



Entraînement des accessoires

Avril 2018



Nouveautés VL-VUL



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

Symboles & Abréviations

	Courroie trapézoïdale à nervures
	Poulie renvoi/transmission, courroie trapézoïdale à nervures
	Tendeur, courroie trapézoïdale à nervures
	Jeu de courroies trapézoïdales à nervures
	Dynamo
	Pompe de la direction assistée
	pour véhicules sans direction active

--	--	--	--	--	--	--

ALPINA

B3 (F30) / B3 Break (F31)

BITURBO; BITURBO Traction intégrale; S BITURBO; S BITURBO Traction intégrale	03.13-02.17	N55 B30 A; (301-324kW)			FB 8PK1390	12
--	-------------	------------------------	--	--	------------	----

B4 Coupé (F32) / B4 Décapotable (F33)

3.0 B4 BiTurbo; 3.0 B4 BiTurbo Traction intégrale; BITURBO; S BITURBO; S BITURBO Traction intégrale	03.14-02.17	N55 B30 A; (301-324kW)			FB 8PK1390	12
---	-------------	------------------------	--	--	------------	----

BMW

1 (F20, F21)

118 d; 118 d xDrive; 120 d; 120 d xDrive; 125 d	03.15-	B47 D20 A; B47 D20 B; (110-165kW)			532 0748 10	12
M 135 i; M 135 i xDrive	11.11-	N55 B30 A; (235-240kW)			529 0210 10	12
					FB 8PK1390	12

2 (F22, F87, F23)

218 d; 220 d; 220 d xDrive; 225 d	03.14-	B47 D20 A; B47 D20 B; (100-165kW)			532 0748 10	12
M2; M 235 i; M 235 i xDrive	10.13-	N55 B30 A; (240-272kW)			529 0210 10	12
					FB 8PK1390	12

3 (F31, F34, F30, F80)

318 d; 318 d xDrive; 320 d; 320 d Efficient Dynamics; 320 d xDrive; 325 d	04.11-	B47 D20 A; B47 D20 B; N47 D20 C; (110-165kW)			532 0748 10	12
335 i; 335 i xDrive	04.11-07.15	N55 B30 A; (225-250kW)			529 0210 10	12
					FB 8PK1390	12

4 (F32, F82, F36, F33, F83)

418 d; 420 d; 420 d xDrive; 425 d	03.14-	B47 D20 A; B47 D20 B; N47 D20 C; (100-165kW)			532 0748 10	12
435 i; 435 i xDrive	07.13-	N55 B30 A; (225-250kW)			529 0210 10	12
					FB 8PK1390	12

5 (F10, F11)

518 d; 520 d; 520 d xDrive	01.09-10.16	B47 D20 A; N47 D20 C; (100-140kW)			532 0748 10	12
535 i; 535 i xDrive	01.09-10.16	N55 B30 A; (225-240kW)			FB 8PK1390	12
535 i xDrive	07.13-	N55 B30 A; (240kW)			FB 8PK1390	12

5 Gran Turismo (F07)

535 i; 535 i xDrive	01.09-02.17	N55 B30 A; (225kW)			FB 8PK1390	12
---------------------	-------------	--------------------	--	--	------------	----

6 (F12, F13, F06)

640 i; 640 i xDrive	11.10-	N55 B30 A; (235kW)			FB 8PK1390	12
---------------------	--------	--------------------	--	--	------------	----

7 (F01, F02, F03, F04)

740 i, Li	07.12-12.15	N55 B30 A; (235kW)			FB 8PK1390	12
-----------	-------------	--------------------	--	--	------------	----

X3 (F25)

sDrive 18 d; xDrive 20 d	02.14-	B47 D20 A; (110-140kW)			532 0748 10	12
xDrive 35 i	09.10-	N55 B30 A; (225kW)			529 0210 10	12
					FB 8PK1390	12

X4 (F26)

M 40 i	12.15-03.18	N55 B30 A; (265kW)			529 0210 10	12
xDrive 20 d	04.14-03.18	B47 D20 A; (120-140kW)			FB 8PK1390	12
xDrive 35 i	04.14-03.18	N55 B30 A; (225kW)			532 0748 10	12
					FB 8PK1390	12

X5 (E70)

xDrive 35 i	09.10-06.13	N55 B30 A; (225-235kW)			FB 8PK1390	12
-------------	-------------	------------------------	--	--	------------	----

X5 (F15, F85)

sDrive 25 d; xDrive 25 d	07.15-	B47 D20 B; (170kW)			532 0748 10	12
xDrive 35 i	11.13-	N55 B30 A; (225-240kW)			FB 8PK1390	12

X6 (E71, E72)

xDrive 35 i	06.07-06.14	N54 B30 A; N55 B30 A; (225-235kW)			FB 8PK1390	12
-------------	-------------	-----------------------------------	--	--	------------	----

X6 (F16, F86)

xDrive 35 i	12.14-	N55 B30 A; (225-240kW)			FB 8PK1390	12
-------------	--------	------------------------	--	--	------------	----

FORD

MONDEO III (BWY, B4Y, B5Y)

2.0 16V DI / TDDi / TDCi; 2.0 16V TDDi / TDCi; 2.0 TDCi; 2.2 TDCi	10.00-03.07	D5BA; D6BA; FMBA; HJBA; HJBB; HJBC; N7BA; QJBA; QJBB; QJBC; QJBD; SDBA; (66-114kW)			529 0251 10	12
---	-------------	--	--	--	-------------	----

TRANSIT V (FD __, FB __, FS __, FZ __, FC __, FA __, FM __, FN __)

2.0 DI; 2.0 TDCi	08.00-05.06	ABFA; D3FA; F3FA; F4FA; (55-92kW)			529 0251 10	12
------------------	-------------	-----------------------------------	--	--	-------------	----

--	--	--	--	--	--	--

LAND ROVER

DISCOVERY SPORT (L550)

2.0 4x4	12.14-	204PT; (177kW)			534 0595 10	12
---------	--------	----------------	--	--	-------------	----

FREELANDER 2 (L359)

2.0 Si4 4x4	10.11-10.14	204PT; (177kW)			534 0595 10	12
-------------	-------------	----------------	--	--	-------------	----

RANGE ROVER EVOQUE (L538)

2.0 4x4	06.11-	204PT; PT204; (177kW)			534 0595 10	12
---------	--------	-----------------------	--	--	-------------	----

RANGE ROVER EVOQUE Décapotable (L538)

2.0 4x4	02.16-	204PT; PT204; (177kW)			534 0595 10	12
---------	--------	-----------------------	--	--	-------------	----

MERCEDES-BENZ

CLASSE A (W176)

A 180 CDI; A 200 CDI / d; A 200 CDI / d 4-matic; A 200 CDI; A 220 CDI; A 220 CDI 4-matic; A 220 d; A 220 d 4-matic	06.12-	OM 651.901; OM 651.930; (80-130kW)			532 0798 10	12
--	--------	------------------------------------	--	--	-------------	----

CLASSE B (W246, W242)

B 180 CDI; B 200 CDI / d; B 200 CDI / d 4-matic; B 200 CDI; B 220 CDI / d; B 220 CDI / d 4-matic	11.11-	OM 651.901; OM 651.930; (80-130kW)			532 0798 10	12
--	--------	------------------------------------	--	--	-------------	----

CLA (C117, X117)

CLA 200 CDI / d; CLA 200 CDI / d 4-matic; CLA 200 CDI; CLA 220 CDI / d; CLA 220 CDI / d 4-matic; CLA 220 CDI; CLA 220 CDI 4-matic	01.13-	OM 651.901; OM 651.930; (100-130kW)			532 0798 10	12
---	--------	-------------------------------------	--	--	-------------	----

CLASSE GL (X166) / CLASSE S (W221, W222, V222, X222) / CLASSE S Coupé (C216, C217) / CLASSE S Décapotable (A217)

AMG S 63 4-matic; CL 500; CL 500 4-matic; CL 63 AMG; GL 500 4-matic; GL 63 AMG 4-matic; S 400 Hybrid; S 500; S 500 4-matic; S 500 CGI; S 500 CGI 4-matic; S 500 Maybach; S 500 Maybach 4-matic; S 63 AMG; S 63 AMG 4-matic	01.09-12.13	M 157.980; M 157.982; M 157.985; M 272.974; M 278.920; M 278.928; M 278.929; M 278.932; (205-430kW)			534 0638 10	12
--	-------------	---	--	--	-------------	----

CLS (C218) / CLS Shooting Brake (X218)

CLS 500; CLS 500 4-matic; CLS 63 AMG; CLS 63 AMG 4-matic	01.11-	M 157.980; M 157.981; M 278.922; (300-430kW)			534 0638 10	12
--	--------	--	--	--	-------------	----

E-CLASS (A207, C207)

E 500; E 550	09.11-	M 278.922; (299-300kW)			534 0638 10	12
--------------	--------	------------------------	--	--	-------------	----

CLASSE E T-Model (S212)

E 500; E 500 4-matic; E 63 AMG; E 63 AMG 4-matic	02.11-	M 157.980; M 157.981; M 278.922; (300-430kW)			534 0638 10	12
--	--------	--	--	--	-------------	----

CLASSE E (W212)

E 500; E 500 4-matic; E 63 AMG; E 63 AMG 4-matic	02.11-	M 157.980; M 157.981; M 278.922; (300-430kW)			534 0638 10	12
--	--------	--	--	--	-------------	----

CLASSE GLA (X156)

GLA 200 CDI / d; GLA 200 CDI 4-matic; GLA 220 CDI / d; GLA 220 CDI / d 4-matic; GLA 220 CDI; GLA 220 CDI 4-matic; GLA 220 d; GLA 220 d 4-matic	12.13-	OM 651.930; (100-130kW)			532 0798 10	12
--	--------	-------------------------	--	--	-------------	----

GLE (W166) / GLE Coupé (C292)

500 4-matic; AMG 63 4-matic; AMG 63 S 4-matic	03.15-	M 157.982; M 278.928; (320-430kW)			534 0638 10	12
---	--------	-----------------------------------	--	--	-------------	----

GLS (X166)

500 4-matic; AMG 63 4-matic	11.15-	M 157.982; M 278.928; (335-430kW)			534 0638 10	12
-----------------------------	--------	-----------------------------------	--	--	-------------	----

CLASSE G (W463)

AMG G 63; G 63 AMG; G 63 AMG 6x6	05.12-	M 157.984; (400-420kW)			534 0638 10	12
----------------------------------	--------	------------------------	--	--	-------------	----

CLASSE M (W166)

ML 500 4-matic; ML 63 AMG 4-matic	11.11-02.15	M 157.982; M 278.928; (300-410kW)			534 0638 10	12
-----------------------------------	-------------	-----------------------------------	--	--	-------------	----

SL (R231)

500; 63 AMG	01.12-	M 157.983; M 278.927; (320-430kW)			534 0638 10	12
-------------	--------	-----------------------------------	--	--	-------------	----

SLK (R172)

55 AMG	01.12-	M 152.980; (310kW)			534 0638 10	12
--------	--------	--------------------	--	--	-------------	----



Liste numérique

--	--	--	--	--	--	--	--	--

529 0210 10	BMW	3
529 0251 10	FORD	3
532 0748 10	BMW	3
532 0798 10	MERCEDES-BENZ	4
534 0595 10	LAND ROVER	4
534 0638 10	MERCEDES-BENZ	4
FB 8PK1390	ALPINA	3
FB 8PK1390	BMW	3



Liste des composants

							DAYCO	 CONTITECH	GATES
529 0210 10	532 0660 10	1	12						
	534 0433 10	1							
	FB 8PK1390	1							
529 0251 10	532 0470 10	1	12						K046PK1640
	532 0471 10	1							
	534 0161 10	1							
	534 0169 10	1							
	FB 4PK735	1							
	FB 6PK1640	1							





OE references

			
1...			
11287589366	BMW	FB 8PK1390	
11287628661	BMW	FB 8PK1390	
11287649968	BMW	532 0748 10	
1522000070	MERCEDES-BENZ	534 0638 10	
2...			
2782000470	MERCEDES-BENZ	534 0638 10	
2782000570	MERCEDES-BENZ	534 0638 10	
6...			
6512001470	MERCEDES-BENZ	532 0798 10	
7...			
7589366	BMW	FB 8PK1390	
7628661	BMW	FB 8PK1390	
A...			
A1522000070	MERCEDES-BENZ	534 0638 10	
A2782000470	MERCEDES-BENZ	534 0638 10	
A2782000570	MERCEDES-BENZ	534 0638 10	
A6512001470	MERCEDES-BENZ	532 0798 10	
B...			
BJ326A228CA	LAND ROVER	534 0595 10	
L...			
LR028880	LAND ROVER	534 0595 10	
LR034128	LAND ROVER	534 0595 10	





Cross references

CONTITECH		CONTITECH		CONTITECH	
-----------	--	-----------	--	-----------	--

8PK1390

FB 8PK1390





GATES		GATES		GATES	
8PK1392ES K046PK1640 T39194 T39252	FB 8PK1390 529 0251 10 534 0638 10 534 0638 10				





Cross references

INA 	INA 	INA 
F-573201 F-578058.01 F-579187.01 F-611674 F-620431 F-626427	532 0798 10 534 0595 10 532 0748 10 532 0798 10 534 0595 10 532 0748 10	



Illustrations

529 0210 10



529 0251 10




532 0748 10



532 0798 10



534 0595 10

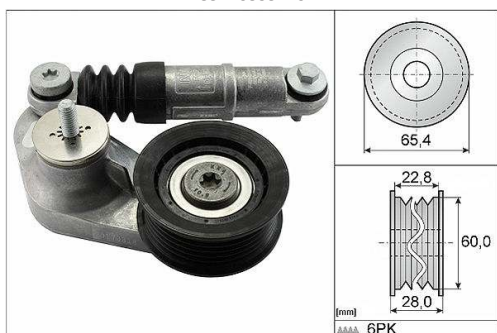

534 0638 10



FB 8PK1390

