


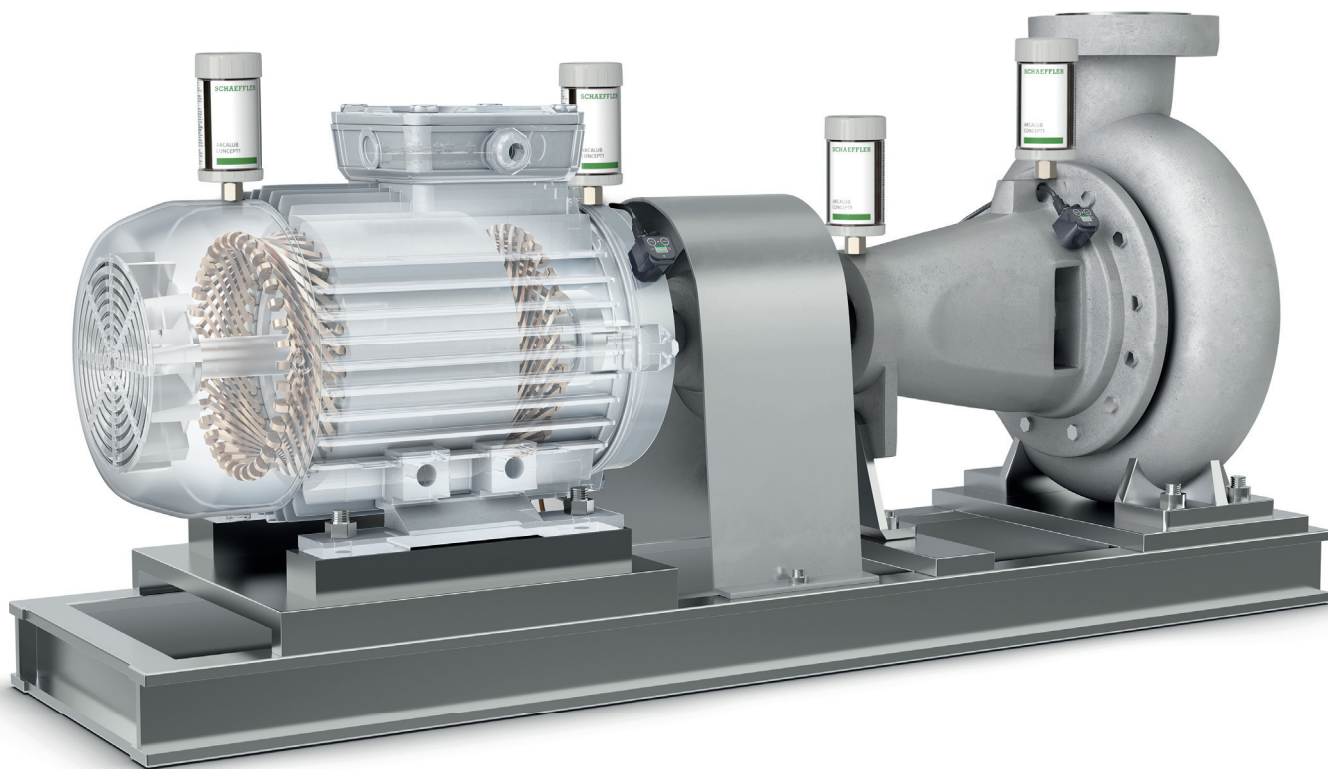

We pioneer motion

ARCALUB CONCEPT1

Il sistema di lubrificazione che arriva dritto al punto

Questo lubrificatore monopunto è l'entry level perfetto per la lubrificazione automatica di macchine e impianti

- Ideale per la lubrificazione di unità di difficile accesso
- Conveniente grazie all'eccellente rapporto qualità-prezzo
- Semplice installazione
- Funzionamento versatile

SCHAEFFLER

Lubrificatore ARCALUB CONCEPT1

Ideale per le seguenti applicazioni

Aree di utilizzo

- Motori Elettrici
- Pompe a fluido
- Ventilatori
- Unità ausiliarie nelle macchine utensili
- Funivie
- Nastri trasportatori

Caratteristiche del prodotto

- Azionamento: Elettrochimico
-  certificati
 - II 1 G Ex ia IIC T6 Ga
 - II 1 D Ex ia IIIC T80 °C Da
 - I M1 Ex ia I Ma
- Classe di protezione: IP68
- Durata della carica a 20 °C: da 1 a 12 mesi
- Versioni: da 60 e 125 cm³
- Temperatura di esercizio: –da 20 °C a +55 °C
- Aumento della pressione: 5 bar
- Tipi di lubrificanti supportati: olio e grasso fino a NLGI 2*

Vantaggi del prodotto

- Pronto per l'uso grazie alla semplice installazione senza strumenti speciali di assemblaggio
- Economico: ottimo rapporto prezzo/prestazioni
- Flessibilità: cartuccia pre-riempita con grasso ad alta prestazione Arcanol o come cartuccia vuota per il riempimento con grasso od olio a cura del Cliente
- Ideale per posizioni di difficile accesso e unità ausiliarie


Modelli e accessori disponibili

- ARCALUB CONCEPT1 da 60 oppure 125 cm³
- La cartuccia pre-riempita con grasso ad alta prestazione Arcanol o come cartuccia vuota per il riempimento con grasso od olio a cura del Cliente*
- Kit di ricarica con cella a gas di ricambio per utilizzo fino a 3 volte

* Contattare il proprio referente di Schaeffler per le informazioni sui lubrificanti adatti.



Ampia gamma di accessori disponibili

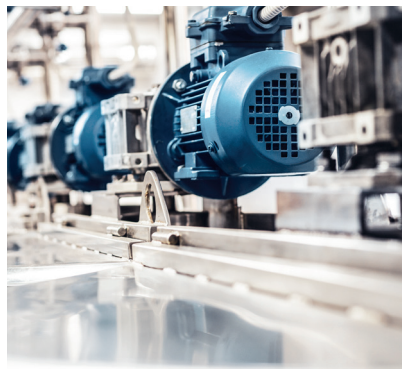

Motori elettrici



Pompe a fluido



Ventilatori