

Universell kombinierbare Vorschubspindel-lager BSB..-SU

Beliebige Lagersatzkombinationen


Universallager für Gewindetriebe der Reihe BSB..-SU sind einreihige Axial-Schräggugellager in Universalausführung und können somit zu beliebigen Lagersätzen kombiniert werden. Die Pfeilmarkierungen auf der Mantelfläche des Lageraußenrings der FAG-Lager zeigen den Druckwinkelverlauf und ermöglichen dem Monteur so, die jeweils geforderte Kombination der Lager zusammenzustellen, *Bild 1*. *Bild 2* zeigt zum Vergleich Pfeilmarkierungen auf Wettbewerbslagern.

Zusammensortierte Lagerkombinationen

Alle Lager sind mit den Ist-Abmaßen der Innen- und Außendurchmesser beschriftet. Somit können, falls erforderlich, Lagersätze mit gleichen oder ähnlichen Abmaßen kombiniert werden.


DB = O-Anordnung
DF = X-Anordnung
DT = Tandem-Anordnung

Bild 1
Pfeilmarkierungen
auf FAG-Universallagern

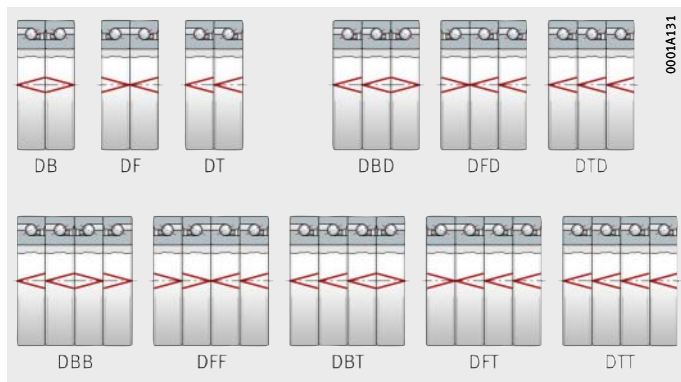

DB = O-Anordnung
DF = X-Anordnung
DT = Tandem-Anordnung

Bild 2
Pfeilmarkierungen
auf Wettbewerbslagern

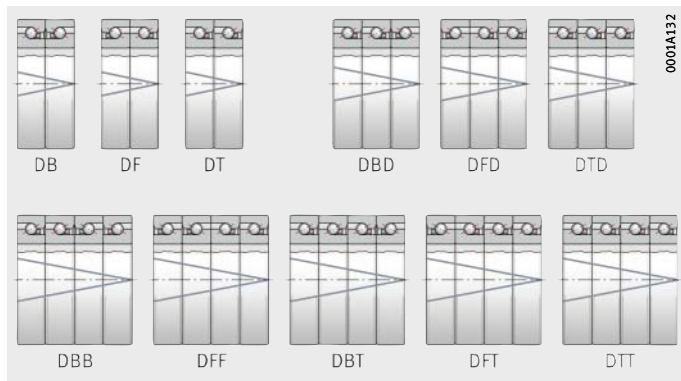

Universell kombinierbare Vorschubspindel-lager BSB..-SU

Komplette Lagersätze

Auf Anfrage sind auch komplette Lagersätze lieferbar, siehe Tabelle. Hier werden dann 2, 3 oder 4 Universallager mit den gleichen Abmaßen der Bohrungs- und Außendurchmesser in einer Schachtel verpackt. Diese Sätze können beliebig zu jeder Lageranordnung (X-, O-, Tandemanordnung) zusammengestellt werden, *Bild 1*, Seite 1.

Nachsetzzeichen der Lagersätze für die Bestellung

Nachsetzzeichen	Universallagersätze	Beispiel
D	2 Universallager in einer Schachtel verpackt	BSB..-SU-D, BSB..-SU-D-L055, BSB..-Z2-SU-D
T	3 Universallager in einer Schachtel verpackt	BSB..-SU-T, BSB..-SU-T-L055, BSB..-Z2-SU-T
Q	4 Universallager in einer Schachtel verpackt	BSB..-SU-Q, BSB..-SU-Q-L055, BSB..-Z2-SU-Q

Universallager BSB..-Z2-SU-D mit Dichtungen

Bei abgedichteten Lagern haben die Dichtungen unterschiedliche Farben. Bestehen die Lagersätze aus 2 Lagern, ist durch die Farbkennzeichnung der Dichtungen die Einbaulage auch im eingebauten Zustand der Lager sichtbar und überprüfbar.

Einbaulage nach Dichtungsfarbe

Lageranordnung	Einbaulage der Dichtungen
DB	braune Dichtung beidseitig außenliegend
DF	rote Dichtung beidseitig außenliegend
DT	jeweils eine rote und eine braune Dichtung außenliegend

Schaeffler Technologies AG & Co. KG

Industriestraße 1–3
91074 Herzogenaurach
Deutschland
Internet www.ina.de
E-Mail info.de@schaeffler.com

In Deutschland:
Telefon 0180 5003872
Telefax 0180 5003873

Aus anderen Ländern:
Telefon +49 9132 82-0
Telefax +49 9132 82-4950

Alle Angaben wurden sorgfältig erstellt und überprüft. Für eventuelle Fehler oder Unvollständigkeiten können wir jedoch keine Haftung übernehmen.
Technische Änderungen behalten wir uns vor.

© Schaeffler Technologies AG & Co. KG
Ausgabe: 2015, Dezember

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung.

PDB 38 D-D